


Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11581

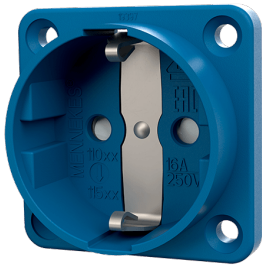


- ohne Klappdeckel
- 3 Schraubklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm²
- Andere Farben auf Anfrage

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p+PE
Volt	230 V
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP20
Flansch	50x50 mm
Bohrloch	38x38 mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	40 g
Prüfzeichen	EAC, VDE

Abmessungen

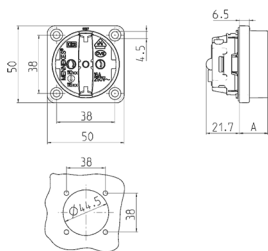

Zeichnung	Maße A
1 MB 450	
Maße in mm	
SCHUKO	19,0
Franz./belgische Norm	15,8
Dänische Norm	15,8