


Kupplung

Artikelnummer: 75065

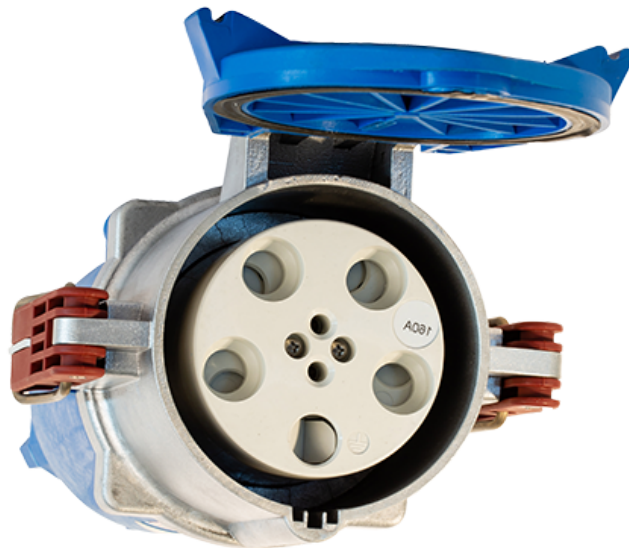

MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.MENNEKES.de

Produktbeschreibung

- hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte Kontakte
- Kabelknickschutz
- Zugentlastung
- mit Kabelverschraubung
- EcoLine
- Kunststoffgehäuse
- Vorderteil aus Aluminium
- auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
- bei Bedarf können Pilotkabel separat in Dosengehäuse eingeführt werden, Zusatz zu Bestellnr. PK

Technische Daten

| Kupplung | 75065 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Stromstärke | 160A |
| Polzahl | 5p |
| Uhrzeitstellung | 6h |
| Nennspannung AC | 400V |
| Nennfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Schutzart IP | IP67 |
| Kontakt-Träger | hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte Kontakte |
| X-CONTACT® | nein |
| Anschlussmöglichkeit | Käfig-Klemmen |
| Schraub-Antrieb Kontaktschraube | Innensechskant |
| Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme | 8 Nm |
| Empfohlene Aderendbehandlung für Zuleitung Anschlussklemme | mit und ohne Aderendhülse verwendbar |
| Abmantellänge | 150 mm |
| Abisolierlänge PH + N | 30 mm |
| Abisolierlänge PE | 30 mm |
| Pilotkontakt | 2 Pilotkontakte |
| Leiterquerschnitt min. | 35 mm ² |
| Leiterquerschnitt max. | 150 mm ² |
| Leiterquerschnitt Pilot max. | 4 mm ² |
| Kabelknickschutz | in Zugentlastung integriert |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Kupplung | 75065 |
| Schutztülle | ohne Schutztülle |
| Militärausführung | nein |
| Nettogewicht | 3600 g |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Anzahl pro Palette | 48 Stück |
| EAN / Identifikationsnummer | 4015394001768 |

Zulässige Umgebungsbedingungen

| | Min. | Max. |
|--------------------------------|--------|--------|
| Dauerhafte Umgebungstemperatur | -40 °C | 100 °C |

Materialeigenschaften

| | |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Vorderteil | Aluminium \$ctx.MennekesClassificationSystem_1_0_classConnectors |
| Gehäuse | Kunststoff blau [keine RAL-Angabe] |
| Klappdeckel | Kunststoff blau [keine RAL-Angabe] |
| Klemmkorb | Metall grau [keine RAL-Angabe] |
| Verschraubung | Kunststoff schwarz [keine RAL-Angabe] |

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.

Material- und Umwelteigenschaften

| | |
|-----------------------------------|----|
| RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU | ✓ |
| POP Verordnung (EU) 2019/1021 | ✓ |
| Halogenfreiheit | ja |

Normen und Standards

Norm

DIN EN IEC 60309

Konformitätszeichen

CE

Maßzeichnung

Zeichnung
3 MB 53

Maße in mm

