

EverGUM® Steckdosenleiste PRCD-S mit FI Typ B

Bestellnr. 7112292




- Steckerfertig verdrahtete Steckdosenleiste mit PRCD
- Status des PRCD einsehbar und bedienbar durch transparente Betätigungsklappe
- Robustes Vollgummigehäuse für den Einsatz in rauen Umgebungen, Signalgelb RAL 1003
- Phasenwenderfunktion im Stecker zur Korrektur eines möglichen Linksdrehfeldes in der vorgelagerten Installation
- Produktdesign und -funktionen entsprechend der DGUV-Information 203-006 mit allstromsensitivem FI

Technische Daten

CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> • 1x ortsveränderliche Fehlerstromschutzeinrichtung DPRCD-M1 40 A 4 p+PE IFN=0,03 A (allstromsensitiv Typ B)
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> • 1 M25 mit Knickschutzspirale • 2m Zuleitung H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A 5 p 400 V Phasenwender
Schutzart	IP44
Gehäusematerial	Vollgummi
Gewicht	4450 g

Abmessungen

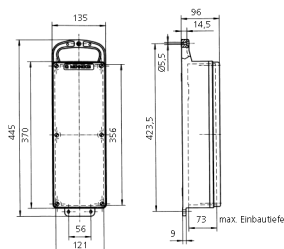

Zeichnung
5 MB 44

Maße in mm