

## EverGUM® Steckdosenleiste PRCD-S mit FI Typ B

Bestellnr. 7112305




- Steckerfertig verdrahtete Steckdosenleiste mit PRCD
- Status des PRCD einsehbar und bedienbar durch transparente Betätigungsklappe
- Robustes Vollgummigehäuse für den Einsatz in rauen Umgebungen, Signalgelb RAL 1003
- Phasenwenderfunktion im Stecker zur Korrektur eines möglichen Linksdrehfeldes in der vorgelagerten Installation
- Produktdesign und -funktionen entsprechend der DGUV-Information 203-006 mit allstromsensitivem FI

### Technische Daten

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x ortsveränderliche Fehlerstromschutzeinrichtung DPRCD-M1 40 A 4 p+PE IFN=0,03 A (allstromsensitiv Typ B)</li> </ul>
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 M25 mit Knickschutzspirale</li> <li>• 2m Zuleitung H07RN-F5G4 mit CEE-Stecker 32 A 5 p 400 V Phasenwender</li> </ul>
Schutzart	IP44
Gehäusematerial	Vollgummi
Gewicht	5000 g

### Abmessungen

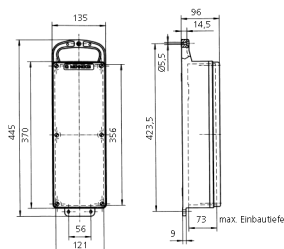

Zeichnung  
5 MB 44

Maße in mm