

Wandsteckdose

Bestellnr. 5043A




- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- abgesichert mit 3-pol. Sicherungssockel NH 00
- auch mit Sicherungstrenner lieferbar

Technische Daten

Ampere	125 A
Pole	4 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	X-CONTACT®
Schutzart	IP 67
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	5820 g

Abmessungen

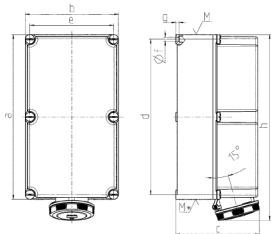

Zeichnung	Amp.	
	125	
1 MB 163	Pole	4 5
Maße in mm	a	460 460
	b	260 260
	c	234 234
	d	434 434
	e	234 234
	f	11 11
	g	9 9
	h	519 519
	M	63 63
	M*	2x63 2x63
	Leitung bis mm Ø	44 44
	Klemmen für Leiterquer-	25 25
	schnitt von bis mm²	—70 —70