

# DUO Wandsteckdose Ersatzteile

MATERIALNR.: 5802506G



**MENNEKES**  
Elektrotechnik GmbH & Co. KG


Aloys-Mennekes-Straße 1  
57399 KIRCHHUNDEM  
GERMANY

www.MENNEKES.de

# Technische Daten

DUO - Wandsteckdose	5802306G
Produktserie	DUO
Schalter	mechanische Verriegelung
Stromstärke [A]	16
Polzahl [p]	5
Nennspannung UN [V] AC $\pm$ 10%	400
Uhrzeitstellung [h]	6
Nennfrequenz fN [Hz]	50-60
Stromart	AC
Schalterart	3P + N + PE
Schutzart IP	67
Bauform / Befestigung	Ortsfest / Wandbefestigung
Anschlussmöglichkeit	Schraub-Klemmen
Kontakt-Träger	X-Contact
Leistungseinführung	Oben & Unten
Leitungsdurchmesser M25 min. – max. [mm]	9 - 17
Leitungsdurchmesser M32 min. – max. [mm]	13 - 21
Klemmen für Leiterquerschnitt min. – max. [mm <sup>2</sup> ]	2,5 - 20
Steckrichtung / Neigung (Stecker)	25°
Schraub-Antrieb Anschlussklemm-Schraube	5 mm Schlitz / 8 mm Inbus
Schraub-Antrieb Gehäuseverschlusschrauben	Doppelgewinde-Deckel-Schrauben
Drehmoment Gehäuseverschlusschrauben [Nm]	1,6
Drehmoment Hauptkontakte min. – max. [Nm]	2 – 2,5

**Oberteil Artikel: 599XXX**

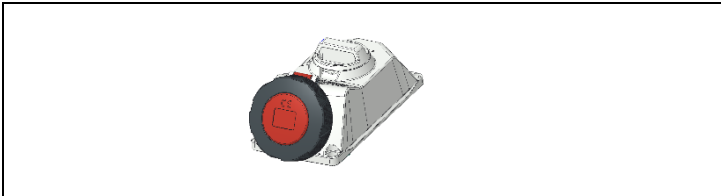


Oberteil mit montierter Verriegelungsmechanik

Klappdeckel

Gehäuseschrauben 4x


Drehknopf mit Adapter montiert

**Unterteil Artikel: 599XXX**

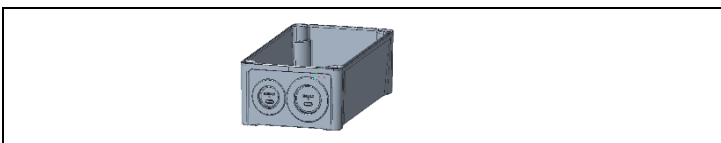

Unterteil

**Baugruppe Montageplatte Artikel: 599XXX**

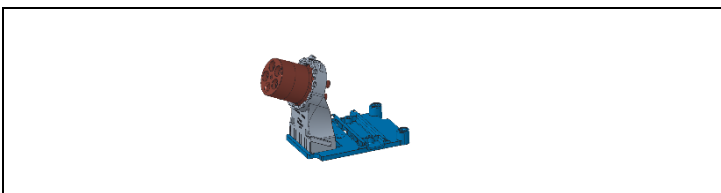

Steckdosenstein mit Steckdosenbock

Montageplatte

Befestigungsschrauben

Leitungen

**Klappdeckel Artikel: 599XXX**



Klappdeckel

Feder


Klappdeckelachse

**Gehäuseschrauben Artikel: 599XXX**



4x Gehäuseschraube

**Schalter Artikel: 599XXX**

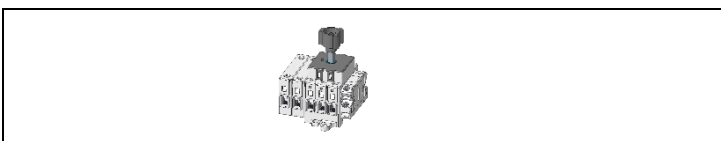

Lasttrennschalter

# Maßzeichnung

Zeichnung 1 MB 714 Maße in mm	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
a		225	225	225	225	225	225
b		118	118	118	118	118	118
c		163	163	165	168	168	169
d		208	208	208	208	208	208
e		101	101	101	101	101	101
f		6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
g		5	5	5	5	5	5
h		241	245	249	252	252	255
α		25			25		
M		1x25 und 1x32			1x25 und 1x32		
M*		2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Leitung bis mm Ø		25	25	25	25	25	25
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm <sup>2</sup>		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		-10	-10	-10	-10	-10	-10

## Zubehör

Lockout-Tagout-Set

(1x Multiplikator, 4x Schlösser, 1x Tasche,  
1x Päckchen Lockout-Tagout-Anhänger)  
verschiedenschließende Schlösser

Bestellnummer: 41600

Lockout-Tagout-Set

(1x Multiplikator, 4x Schlösser, 1x Tasche,  
1x Päckchen Lockout-Tagout-Anhänger)  
gleichschließende Schlösser

Bestellnummer: 41605

Kabelverschraubung M25: Klemm-/Dichtbereich 9-17 mm

Bestellnummer: 990610

Kabelverschraubung M32 IP44: Klemm-/Dichtbereich 13-21 mm

Bestellnummer: 990608

Kabelverschraubung M32 IP67: Klemm-/Dichtbereich 13-21 mm

Bestellnummer: 990612