

## Wandsteckdose

Bestellnr. 7312




- Schraubkontakt
- abgesichert mit FI-Schalter (0,03 A)
- andere Nennfehlerströme auf Anfrage

## Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampere            | 16 A           |
| Pole              | 5 p            |
| Volt              | 400 V          |
| Uhrzeitstellung   | 6 h            |
| Hertz             | 50-60 Hz       |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt           | standard       |
| Schutzart         | IP 44          |
| Gehäusematerial   | Kunststoff     |
| Gewicht           | 1386 g         |
| Prüfzeichen       | CN,CQC         |

## Abmessungen

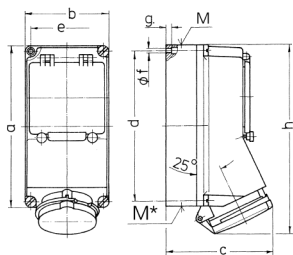

| Zeichnung<br>1 MB 168                     | Amp.<br>Pole | 16            |      |      | 32            |      |      |
|---|--------------|---------------|------|------|---------------|------|------|
|   |              | 3             | 4    | 5    | 3             | 4    | 5    |
| Maße in mm                                | a            | 225           | 225  | 225  | 225           | 225  | 225  |
|   | b            | 118           | 118  | 118  | 118           | 118  | 118  |
|   | c            | 141           | 141  | 141  | 146           | 146  | 146  |
|   | d            | 208           | 208  | 208  | 208           | 208  | 208  |
|   | e            | 101           | 101  | 101  | 101           | 101  | 101  |
|   | f            | 6,3           | 6,3  | 6,3  | 6,3           | 6,3  | 6,3  |
|   | g            | 8             | 8    | 8    | 8             | 8    | 8    |
|   | h            | 250           | 252  | 254  | 264           | 264  | 264  |
|   | M            | 1x25 und 1x32 |      |      | 1x25 und 1x32 |      |      |
|   | M*           | 2x25          | 2x25 | 2x25 | 2x25          | 2x25 | 2x25 |
| Leitung bis mm Ø                          |              | 25            | 25   | 25   | 25            | 25   | 25   |
| Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm² |              | 1,5           | 1,5  | 1,5  | 2,5           | 2,5  | 2,5  |
|   |              | -4            | -4   | -4   | -10           | -10  | -10  |