

## Anbaugerätestecker

Bestellnr. 825




- Schraubkontakt
- · vernickelte Kontakte
- Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen

## **Technische Daten**

Ampere	16 A
Pole	3 p
Volt	110 V
Uhrzeitstellung	4 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlusstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	vernickelte Kontakte
Schutzart	IP 67
Gewicht	170 g
Prüfzeichen	CN,CQC, DE,VDE (ÜG)

## Abmessungen

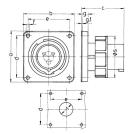

zeiciliulig	Amp.	l	10		l	JZ	
2 MB 187/2	Pole	3	4	5	3	4	5
Maße in mm	а	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	b	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	c	72	72	72	90	90	90
	d	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	e	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	11	11	11	11	11	11
	g.1	2	2	2	2	2	2
	- 1	32	36	47	47	47	47
	s	71	79	89	94	94	102
Klemmen für Lei	iterquer-	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm²		-4	-4	-4	—10	—10	-10